


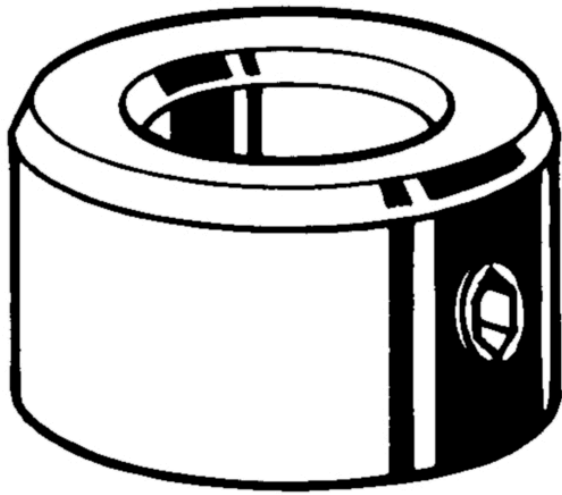

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A2 met ISO 4027 13

Artikelnummer	51371.130.001
Merk	-
UBB	500571659746
UNSPSC	31161807
EAN	8715494103497
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	13 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914). Stelringen met $d_1 \leq 70$ zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven. met ISO 4027

Standaarden

DIN	≈705-A
-----	--------

Technische specificatie

b (js14)	12
d1	13
d1 (H8)	13
d2(h13)	22
d3	6
D (mm)	13

Technische tekening

