


Verzonken spaanplaat Schroef met T- ster Roestvaststaal (RVS) A2 3X10MM

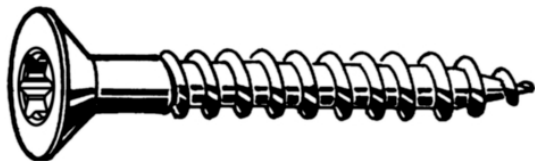

Artikelnummer 51775.030.010

Merk -

UBB 500635795726

UNSPSC 31161508

EAN 8715494637039

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter 3 mm

Lengte 10 mm

Aandraaivoorziening T-ster

Kopsoort Verzonkenkop

Materiaalsoort Roestvaststaal

Materiaalsoort A2
Technisch

Info Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.

Standaarden

Technische specificatie

D (mm) 3

dk 6

k 1.9

L (mm) 10

Sleutel 10

Technische tekening

