


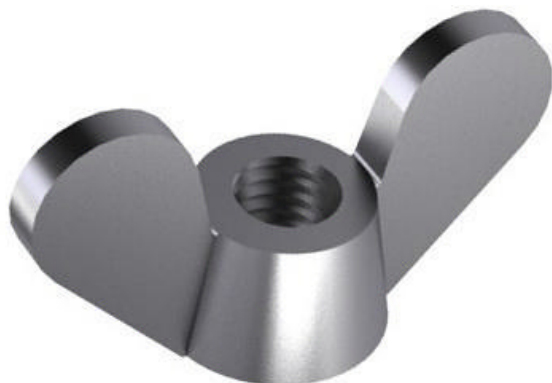

Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Roestvaststaal (RVS) A2 M10

Artikelnummer 51800.100.001

Merk -

UBB 500621932507

UNSPSC 31161717

EAN 8715494514828

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Aandraaivoorziening	Vleugel
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈856
DIN	315
NEN	1625

Technische specificatie

d-D	M10
e (max.)	51
h (max.)	25
m (min.)	8
P	1.5

Technische tekening

