


Bolverzonken houtschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7995-Z Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X50MM

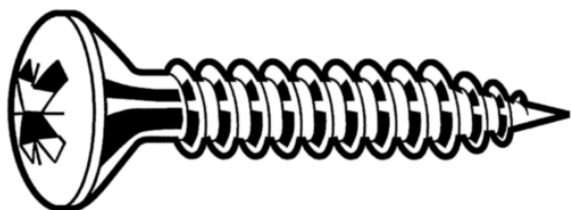

Artikelnummer 51886.045.050

Merk -

UBB 500571513547

UNSPSC 31161508

EAN 8715494096263

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter 4.5 mm

Lengte 50 mm

Aandraaivoorziening Pozidriv

Kopsoort Bolverzonkenkop

Materiaalsoort Roestvaststaal

Materiaalsoort A2
Technisch

Standaarden

DIN 7995 Z

Technische specificatie

D (mm) 4.5

dk 8.3

ds 4.5

f ≈ 1.1

k (max.) 2.35

L (mm) 50

No. kruisgleuf 2

Technische tekening

