


Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A4 80 M3X10

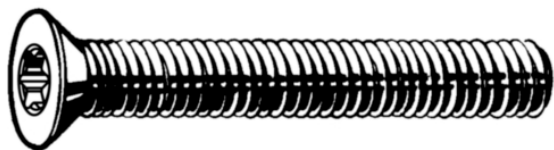

Artikelnummer 53345.030.010

Merk -

UBB 500690308696

UNSPSC 31161504

EAN 8717077788879

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	10 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14581
DIN	≈965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
P	0.5
Sleutel	10

Technische tekening

