

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X70

Artikelnummer 53510.050.070

Merk -

UBB 500571354496

UNSPSC 31161620

EAN 8715494111676

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70

Technische tekening

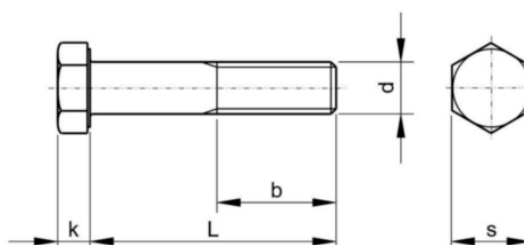

P

0.8

s

8

