

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X40

Artikelnummer	53510.060.040
Merk	-
UBB	950351830118
UNSPSC	31161620
EAN	8715492317810
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	40

Technische tekening

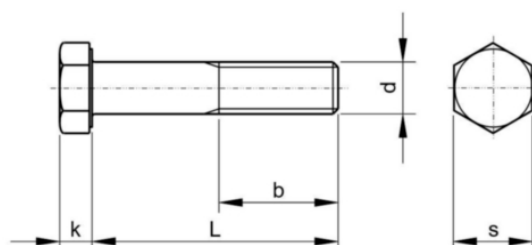

P

1

s

10
