

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X75

Artikelnummer 53510.080.075

Merk -

UBB 500571355220

UNSPSC 31161620

EAN 8715494111751

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	75 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	75

Technische tekening

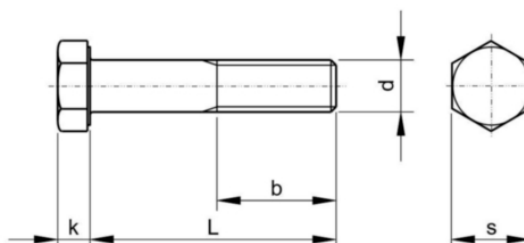

P 1.25

s 13