

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X35

Artikelnummer 53510.100.035

Merk -

UBB 500571355972

UNSPSC 31161620

EAN 8715494111829

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening

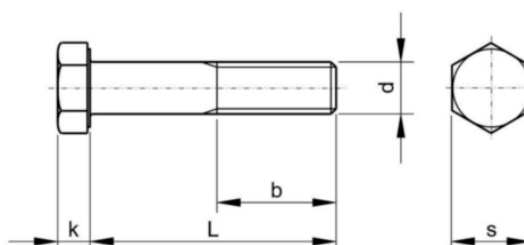

L (mm)	35
P	1.5
s	17