

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X40

Artikelnummer 53510.100.040

Merk -

UBB 950351831512

UNSPSC 31161620

EAN 8715492317971

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 32
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 45

b (min.): L≤125mm 26

d-D M10

k 6.4

Technische tekening

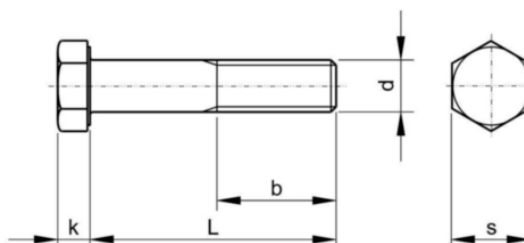

L (mm)	40
P	1.5
s	17