

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X45

Artikelnummer 53510.100.045

Merk -

UBB 950351831694

UNSPSC 31161620

EAN 8715492317988

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	45 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 32
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 45

b (min.): L≤125mm 26

d-D M10

k 6.4

Technische tekening

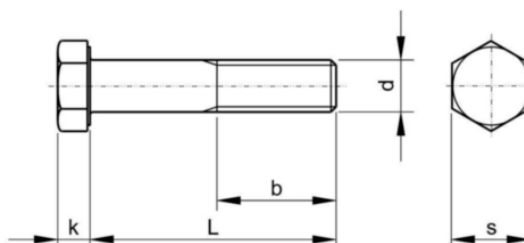

L (mm)	45
P	1.5
s	17