

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X80

Artikelnummer 53510.100.080

Merk -

UBB 950351832015

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318039

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 32
125mm $L \leq 200$ mm


b (min.): L200mm 45

b (min.): $L \leq 125$ mm 26

d-D M10

k 6.4

Technische tekening

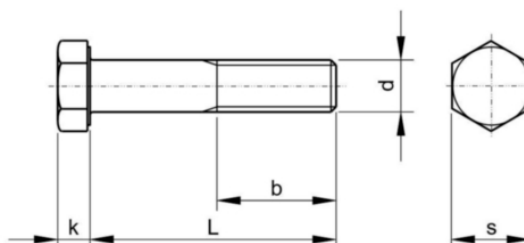

L (mm)	80
P	1.5
s	17