

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X90

Artikelnummer 53510.120.090

Merk -

UBB 950351833260

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318169

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	90 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 36
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 49

b (min.): L≤125mm 30

d-D M12

k 7.5

Technische tekening

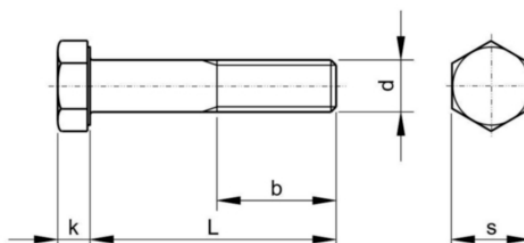

L (mm)	90
P	1.75
s	19