

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X140

Artikelnummer	53510.120.140
Merk	-
UBB	500571357044
UNSPSC	31161620
EAN	8715494119252
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	140 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening

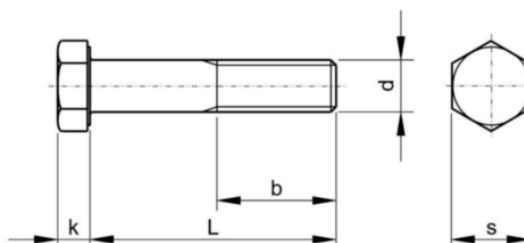

L (mm) 140

P 1.75

s 19