

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X50

Artikelnummer 53510.160.050

Merk -

UBB 500571357531

UNSPSC 31161620

EAN 8715494119306

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 44
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 57

b (min.): L≤125mm 38

d-D M16

k 10

Technische tekening

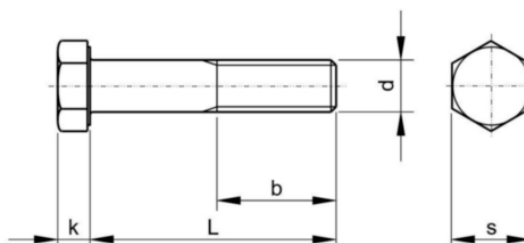

L (mm) 50

P 2

s 24