

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X70

Artikelnummer 53510.160.070

Merk -

UBB 950351833757

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318213

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

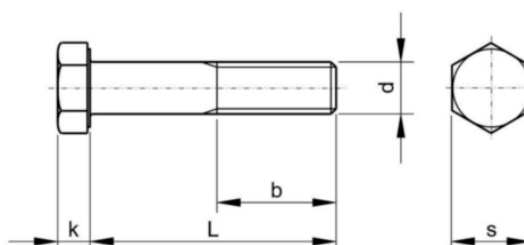

L (mm) 70

P 2

s 24