

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X75

Artikelnummer	53510.160.075
Merk	-
UBB	950351833831
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318220
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	75 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

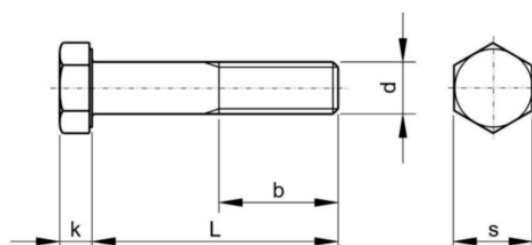

L (mm) 75

P 2

s 24