

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X80

Artikelnummer 53510.160.080

Merk -

UBB 950351833914

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318237

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 44
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 57

b (min.): L≤125mm 38

d-D M16

k 10

Technische tekening

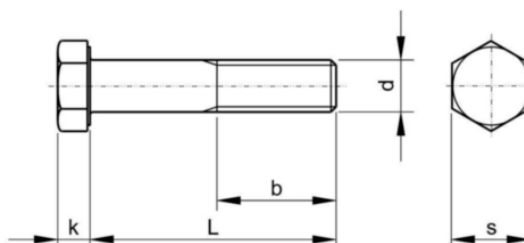

L (mm) 80

P 2

s 24