

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X70

Artikelnummer 53510.200.070

Merk -

UBB 950351834417

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318299

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

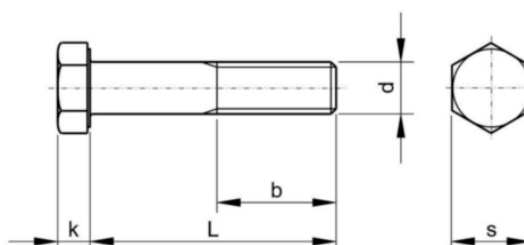

L (mm) 70

P 2.5

s 30