

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X160

Artikelnummer 53510.200.160

Merk -

UBB 500571358299

UNSPSC 31161620

EAN 8715494143660

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	160 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

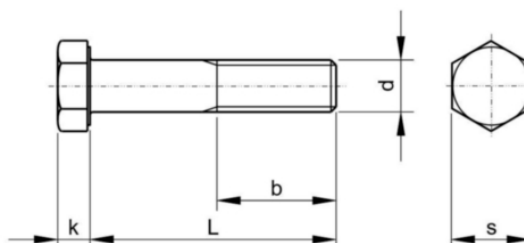

L (mm) 160

P 2.5

s 30