

## Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X35

Artikelnummer 55000.060.035

Merk -

UBB 950351845975

UNSPSC 31161620

EAN 8715492320025

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M6                     |
| Lengte                   | 35 mm                  |
| Klasse                   | 70                     |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische specificatie

|                           |    |
|---------------------------|----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 24 |
| b (min.): L≤125mm         | 18 |
| d-D                       | M6 |
| k                         | 4  |
| L (mm)                    | 35 |

### Technische tekening

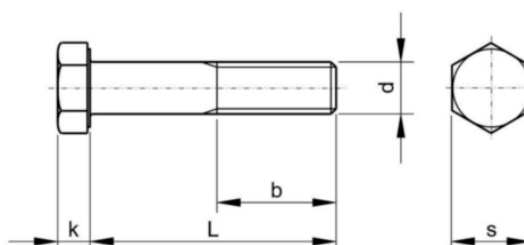

P

1

s

10

-----