

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X40

Artikelnummer 55000.060.040

Merk -

UBB 950351846056

UNSPSC 31161620

EAN 8715492320032

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	40

Technische tekening

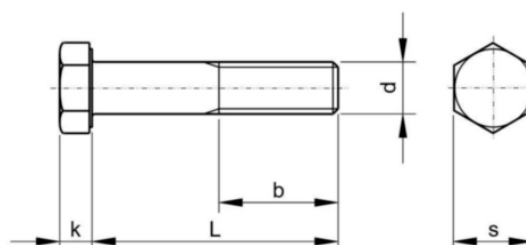

P

1

s

10
