

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X70

Artikelnummer	55000.060.070
Merk	-
UBB	950351846627
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320094
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	70

Technische tekening

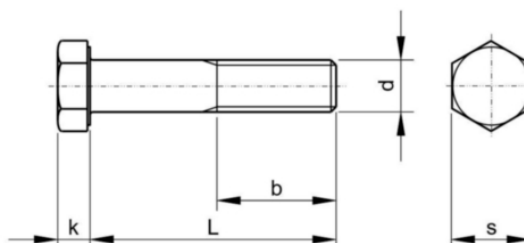

P

1

s

10
