

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X170

Artikelnummer	55000.060.170
Merk	-
UBB	951351769645
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320193
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	170

Technische tekening

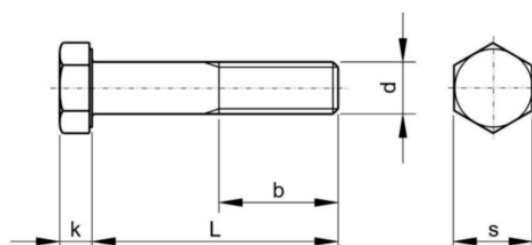

P

1

s

10
