

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X180

Artikelnummer	55000.060.180
Merk	-
UBB	951351769728
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320209
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	180

Technische tekening

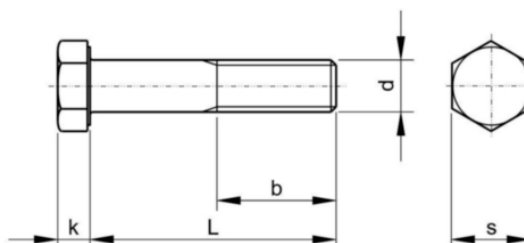

P

1

s

10
