

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X50

Artikelnummer 55000.080.050

Merk -

UBB 950351847203

UNSPSC 31161620

EAN 8715492320247

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	50

Technische tekening

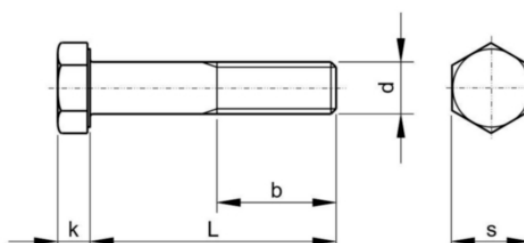

P 1.25

s 13
