

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X40

Artikelnummer 55000.100.040

Merk -

UBB 950351848375

UNSPSC 31161620

EAN 8715492320469

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 32
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 45

b (min.): L≤125mm 26

d-D M10

k 6.4

Technische tekening

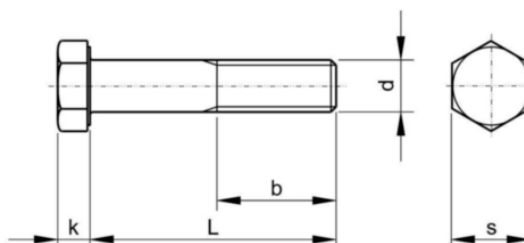

L (mm)	40
P	1.5
s	17