

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X80

Artikelnummer	55000.100.080
Merk	-
UBB	950351849027
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320544
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening

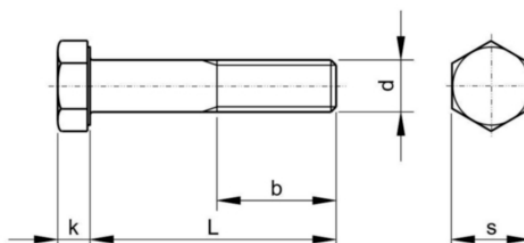

L (mm)	80
P	1.5
s	17