

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X95

Artikelnummer	55000.100.095
Merk	-
UBB	500571367696
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143882
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	95 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening

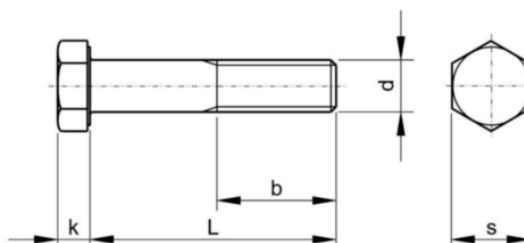

L (mm)	95
P	1.5
s	17