

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X95

Artikelnummer	55000.120.095
Merk	-
UBB	500571367936
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143912
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	95 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening

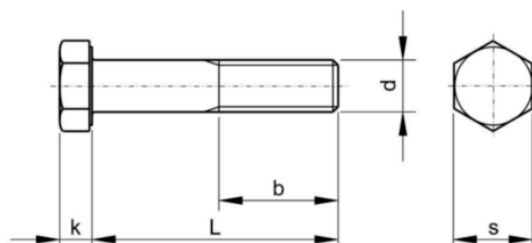

L (mm)	95
P	1.75
s	19