

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X55

Artikelnummer 55000.160.055

Merk -

UBB 950351851312

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321077

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

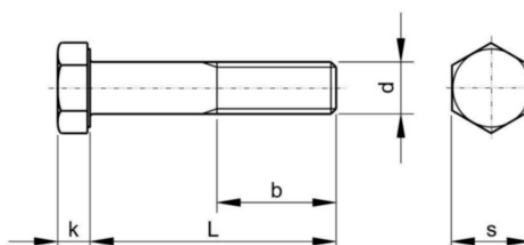

L (mm) 55

P 2

s 24