

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X60

Artikelnummer 55000.180.060

Merk -

UBB 500571369007

UNSPSC 31161620

EAN 8715494144025

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	60 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening

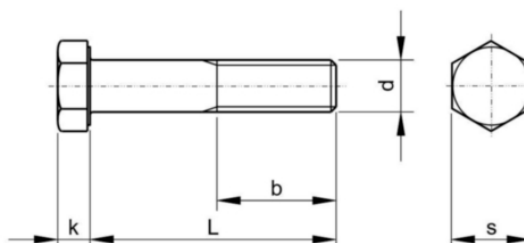

L (mm)	60
P	2.5
s	27