

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X100

Artikelnummer 55000.180.100

Merk -

UBB 951351775253

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321343

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 48
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 61

b (min.): L≤125mm 42

d-D M18

k 11.5

Technische tekening

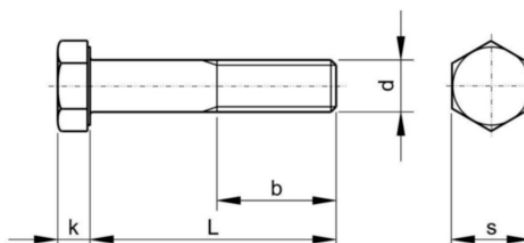

L (mm) 100

P 2.5

s 27