

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M18X150

Artikelnummer	55000.180.150
Merk	-
UBB	951351775741
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321374
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening

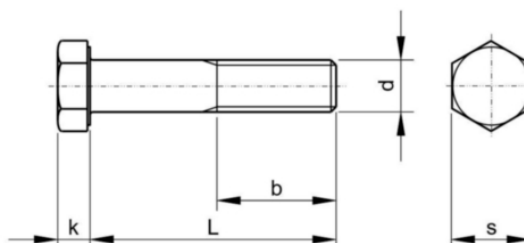

L (mm) 150

P 2.5

s 27