

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X65

Artikelnummer 55000.200.065

Merk -

UBB 950351852633

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321381

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 52
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 65

b (min.): L≤125mm 46

d-D M20

k 12.5

Technische tekening

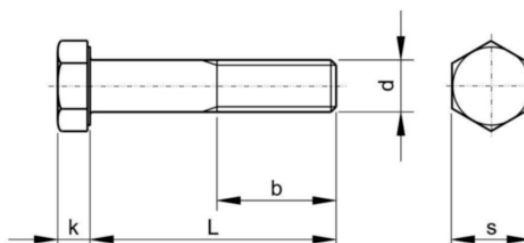

L (mm)	65
P	2.5
s	30