

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X110

Artikelnummer 55000.200.110

Merk -

UBB 950351853219

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321442

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	110 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

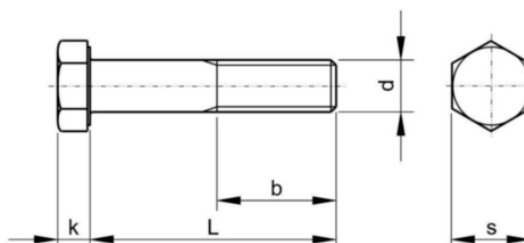

L (mm) 110

P 2.5

s 30