

## Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X150

Artikelnummer 55000.200.150

Merk -

UBB 950351853623

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321480

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M20                    |
| Lengte                   | 150 mm                 |
| Klasse                   | 70                     |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |

### Technische specificatie

b (min.): 52  
125mm  $L \leq 200$ mm


b (min.): L200mm 65

b (min.):  $L \leq 125$ mm 46

d-D M20

k 12.5

### Technische tekening

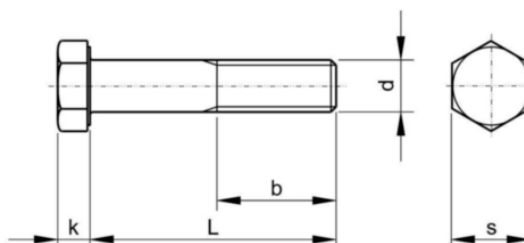

L (mm) 150

P 2.5

s 30