

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M20X190

Artikelnummer	55000.200.190
Merk	-
UBB	500571369916
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144117
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

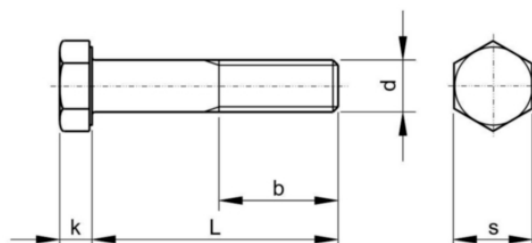

L (mm) 190

P 2.5

s 30