

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M20X200

Artikelnummer	55000.200.200
Merk	-
UBB	950351853961
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321527
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

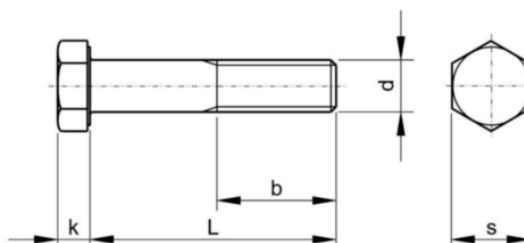

L (mm) 200

P 2.5

s 30