

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M20X300

Artikelnummer	55000.200.300
Merk	-
UBB	951351776996
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321589
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	300 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

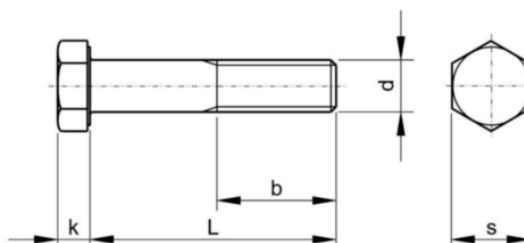

L (mm) 300

P 2.5

s 30