

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M22X200

Artikelnummer	55000.220.200
Merk	-
UBB	500571370492
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144162
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14

Technische tekening

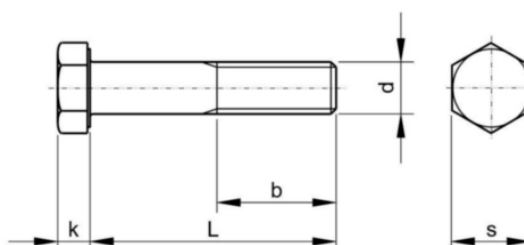

L (mm) 200

P 2.5

s 32