

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X290

Artikelnummer	55000.240.290
Merk	-
UBB	500571371060
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144223
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	290 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening

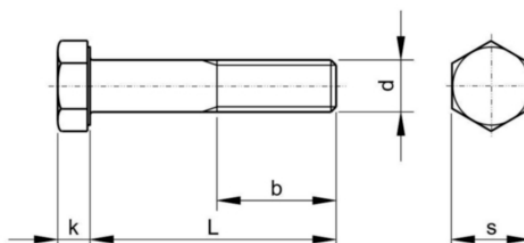

L (mm) 290

P 3

s 36