

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X110

Artikelnummer	55000.270.110
Merk	-
UBB	950351855297
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321893
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening

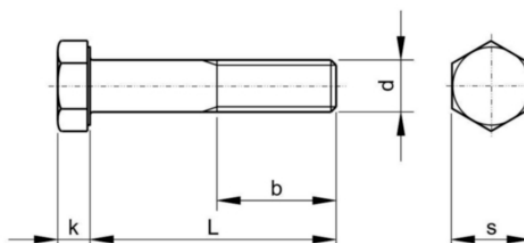

L (mm) 110

P 3

s 41