

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X100

Artikelnummer	55000.300.100
Merk	-
UBB	950351856022
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322005
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

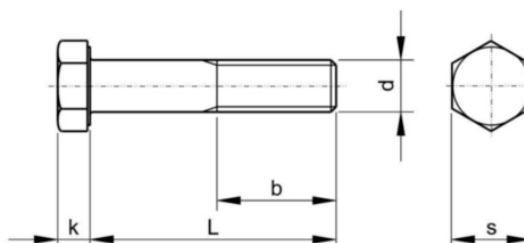

L (mm) 100

P 3.5

s 46