

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X200

Artikelnummer	55000.300.200
Merk	-
UBB	950351856691
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322081
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

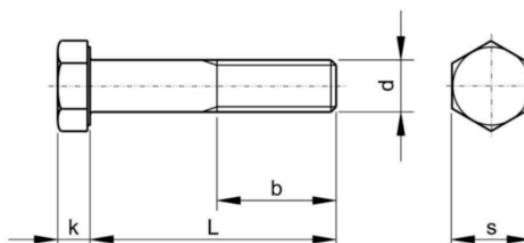

L (mm) 200

P 3.5

s 46