

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X240

Artikelnummer	55000.300.240
Merk	-
UBB	952351691748
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322111
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	240 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

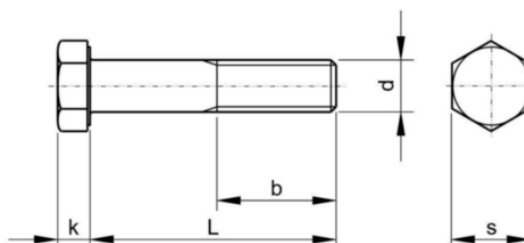

L (mm) 240

P 3.5

s 46