

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X250

Artikelnummer	55000.300.250
Merk	-
UBB	952351937117
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322128
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	250 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

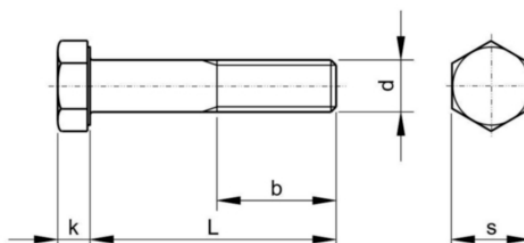

L (mm) 250

P 3.5

s 46