

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M33X100

Artikelnummer	55000.330.100
Merk	-
UBB	951351780691
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322159
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21

Technische tekening

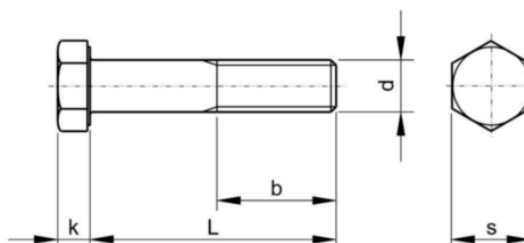

L (mm) 100

P 3.5

s 50