

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M36X100

Artikelnummer	55000.360.100
Merk	-
UBB	950351856774
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322296
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening

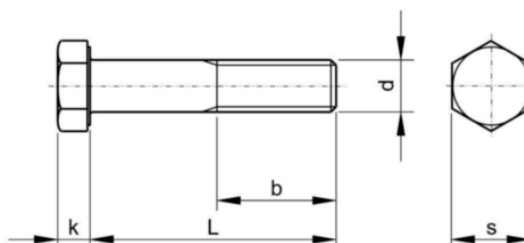

L (mm) 100

P 4

s 55