

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2X4



Artikelnummer	55050.020.004
Merk	-
UBB	500571289155
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141178
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	4 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241

Technische specificatie

b	16
d-D	M2
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	2
L (mm)	4

Technische tekening

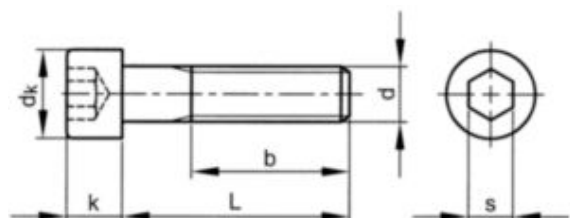

P 0.4
s 1.5

FABORY